




UDM3244Q12

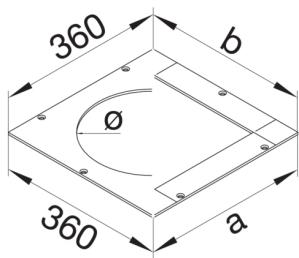

#### Cadre 244 x 244 boîte 340 mm

Fiche produit

#### Fonctions

Couvercle ouverture de montage

oui

#### Matières

Couleur

zingué

Matière

tôle d'acier

Groupe de matériau

acier

#### Dimensions

Longueur

360 mm

Largeur produit installé

360 mm

Mesure a

244 mm

Mesure b

244 mm

Dimension nominale

340 mm

Epaisseur matière

4 mm

Taille nominale d'installation

Q12

#### Installation, montage

Ouverture de montage

-

#### Standards

Homologations

EN50085-2-2

Directive européenne RoHS

conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène

oui